

品番：EA617CL-101


 
品名：1/4"DRx5/32" ソケット



販売価格	440円(税抜)／ 484円(税込)		
カタログ価格	440円(税抜)／484円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/20 13:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



1/4"DRx5/32"ソケット	
品番	EA617CL-101
メーカー	SIGNET
型番	11100
差込角	1/4"
全長(mm)	24.5
外径(mm)	6.8
ソケット深さ(T;mm)	5

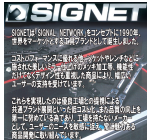

インチ・ミリ換算表	
1/2"=6.35mm	3/4"=9.53mm
1/2"=12.7mm	1/2"=19.05mm
1"=25.4mm	1 1/2"=38.1mm

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11100
差込角	1/4"	対辺(インチ)	5/32
全長(mm)	24.5	外径(mm)	6.8
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
ミラー仕上げ			
6ポイントソケット			
各部サイズ	●対辺(″):5/32●全長(L;mm):24.5 ●先端部ソケット外径(D1;mm):6.8 ●差込部ソケット外径(D2;mm):11.8 ●ソケット深さ(T;mm):5	ソケット深さ(T;mm)	5
差込部ソケット外径(D2;mm)	11.8		