

品番 : EA617DL-101

 

品名 : 3/8"DRx 5/16" ディープソケット



販売価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
カタログ価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
在庫数	最新在庫: 78 (2026/04/23 13:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0422ページ		



SPECIFICATION	
品名	ディープソケット
品番	EA617DL-101
規格	3/8"DRx5/16"
材質	SKD11
仕上り	鏡面仕上げ
全長	64mm
先端部外径	12mm
差込部外径	17mm
ソケット深さ	15mm

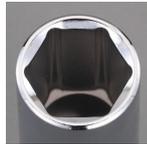

インチ・ミリ換算表	
1/2" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12210
差込角	3/8"	対辺	5/16"
全長	64mm	ソケット先端部外径	12mm
ソケット差込部外径	17mm	ソケット深さ	15mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ
●全長(L;mm):64●先端部外径(D1;mm):12●差込部外径(D2;mm):17●ソケット深さ(T;mm):15

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

代替品

	品番 EA618BR-102 コメント 3/8"sqx5/16" ディープソケット
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.