


品番 : EA617DV-45

品名 : 1/2"DRxT45 [Bore Torx]ビットソケット

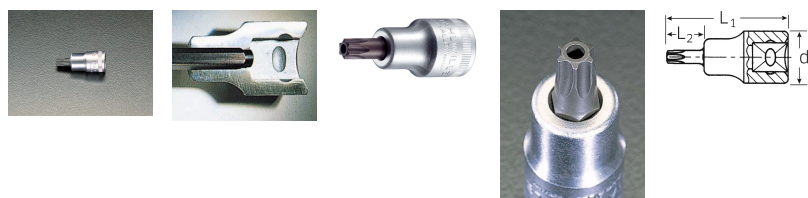

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,570円(税抜) / 5,027円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,570円(税抜) / 5,027円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/11 19:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0389ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54TXB-T45 |
| 差込角 | 1/2" | サイズ | T45 |
| 重量 | 73g | ねじサイズ | M8-10 |
| ソケット部外径(d;mm) | 22.7 | 先端外形寸法(mm) | 7.8 |
| 全長(L1;mm) | 55 | 軸長(L2;mm) | 17 |
| イジリ止付 | | | |
| 頑丈な圧入式の1/2"DRいじり止め付きヘクスローブビットソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.