

品番 : EA617DW-1


 
品名 : 1/2"DRx 3/8" ソケット



販売価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 16:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0424ページ		



SPECIFICATION	
品番	EA617DW-1
品名	1/2"DRx 3/8" ソケット
材質	アルミニウム
全長	38mm
外径	15mm
ソケット深さ	14mm
対辺	3/8"
差込角	1/2"
表面処理	ミラー仕上げ
備考	

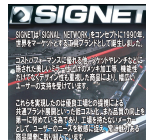

インチ・ミリ換算表	
1/2" = 6.35mm	3/4" = 8.53mm
1/2" = 12.7mm	1" = 19.05mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	13101
差込角	1/2"	対辺	3/8"
外径	15mm	全長	38mm
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):38●先端部ソケット 外径(D1;mm):15.0●差込部ソケット 外径(D2;mm):22●ソケット深さ(T; mm):14		

代替品

	品番 EA687CS-102 コメント 1/2"sqx 3/8" ソケット
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

