



品番：EA617VA-30

品名：1"DRx30mm ソケット

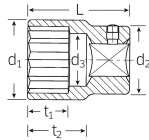

販売価格	8,680円(税抜) / 9,548円(税込)		
カタログ価格	8,680円(税抜) / 9,548円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		

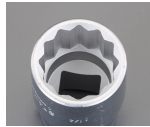

インチ・ミリ換算表	
1/4" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	9/16" - 14.93mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-30
重量(g)	371	全長(L1;mm)	65
差込角	1"	ソケット部外径(d1;mm)	42.5
差込部外径(d2;mm)	43	ソケット奥内径(d3;mm)	27
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	20	最大奥行き(t2;mm)	33.1
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプ			
手締め時に便利なローレット加工			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.