


品番：EA617VA-50

品名：1"DRx50mm ソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,700円(税抜) / 20,570円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 18,700円(税抜) / 20,570円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/08/26 23:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0397ページ                      |      |   |

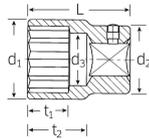

#### 仕様

|                    |                   |                |       |
|--------------------|-------------------|----------------|-------|
| メーカー               | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番             | 60-50 |
| 全長(L1;mm)          | 80                | 差込角            | 1"    |
| ソケット部外径(d1;mm)     | 66                | 対辺(mm)         | 50    |
| 差込部外径(d2;mm)       | 48                | ソケット奥内径(d3;mm) | 43    |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 34                | 最大奥行き(t2;mm)   | 47.5  |
| 重量                 | 707g              |                |       |
| 12角タイプ             |                   |                |       |
| AS-drive(面接触)タイプ   |                   |                |       |
| 手締め時に便利なローレット加工    |                   |                |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.