



品番：EA617VA-70

品名：1"DRx70mm ソケット

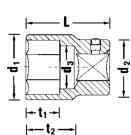

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 37,500円(税抜) / 41,250円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 37,500円(税抜) / 41,250円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/12 17:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0390ページ                      |      |   |

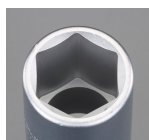

#### 仕様

|                       |                   |                 |       |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| メーカー                  | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番              | 60-70 |
| 全長(L;mm)              | 110               | 差边角             | 1"    |
| ソケット部外径(d1; mm)       | 94                | 対辺(mm)          | 70    |
| 差込部外径(d2; mm)         | 60                | ソケット奥内径(d3; mm) | 63    |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)   | 42                | 最大奥行き(t2; mm)   | 72.5  |
| 重量                    | 2210g             |                 |       |
| 6角タイプ                 |                   |                 |       |
| AS-drive(面接触)タイプのソケット |                   |                 |       |
| 手締め時に便利なローレット加工       |                   |                 |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.