



品番：EA617VA-75

品名：1"DRx75mm ソケット

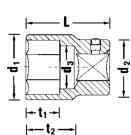

販売価格	42,100円(税抜) / 46,310円(税込)		
カタログ価格	42,100円(税抜) / 46,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/12 17:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		

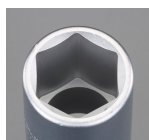

#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-75
全長(L1;mm)	115	差边角	1"
ソケット部外径(d1;mm)	101	対辺(mm)	75
差込部外径(d2;mm)	60	ソケット奥内径(d3;mm)	68
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	45	最大奥行き(t2;mm)	78.5
重量	2525g		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.