


品番 : EA617WC-101

品名 : 3/4"DRx3/4" ソケット

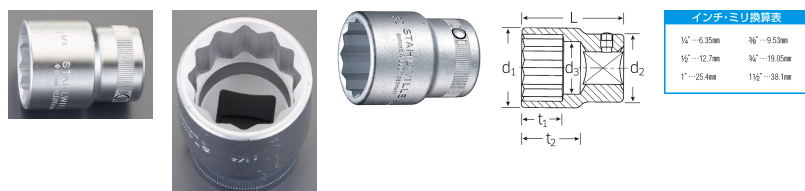

販売価格	5,440円(税抜) / 5,984円(税込)		
カタログ価格	5,440円(税抜) / 5,984円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/12 20:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/4" = 6.35mm	3/8" = 9.53mm
1/2" = 12.7mm	1/2" = 12.7mm
3/4" = 19.05mm	1" = 25.4mm
1 1/4" = 31.75mm	1 1/2" = 38.1mm

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55A-3/4
差込角	3/4"	対辺(インチ)	3/4
外径(mm)	28.5	全長(L;mm)	50
重量	176g	ソケット部外径(d1; mm)	28.5
差込部外径(d2;mm)	34.7	ソケット奥内径(d3; mm)	18.6
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	16	最大奥行き(t2;mm)	26
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.