


品番 : EA617WC-19

品名 : 3/4"DRx19mm ソケット



販売価格	4,510円(税抜) / 4,961円(税込)		
カタログ価格	4,510円(税抜) / 4,961円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 10:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		

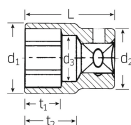

インチ・ミリ換算表	
1/4" = 6.35mm	3/8" = 9.53mm
1/2" = 12.7mm	9/16" = 14.93mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55-19
差込角	3/4"	対辺	19mm
外径	28.5mm	サイズ(mm)	19
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	28.5
差込部外径(d2;mm)	34.7	ソケット奥内径(d3; mm)	17
最大奥行き(t2;mm)	26	重量	183g
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.