


品番 : EA617WC-60

品名 : 3/4"DRx60mm ソケット



販売価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 11:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		

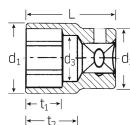

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55-60
対辺(mm)	60	外径(mm)	78
差込角	3/4"	全長(L;mm)	80
ソケット部外径(d1; mm)	78	差込部外径(d2;mm)	45
ソケット奥内径(d3; mm)	33	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	40
最大奥行き(t2;mm)	50.5	重量	1025g
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.