


品番 : EA617XA-12

品名 : 1/4"DRx 12mm ソケット



販売価格	1,630円(税抜) / 1,793円(税込)		
カタログ価格	1,630円(税抜) / 1,793円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/12 19:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

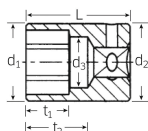

## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40D-12
差込角	1/4"	対辺(mm)	12
外径	17mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	16.5	差込部外径(d2;mm)	16.5
ソケット奥内径(d3; mm)	11	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9.5
最大奥行き(t2;mm)	14.3	重量	23
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.