
 


品番 : EA617XA-14

品名 : 1/4"DRx 14mm ソケット

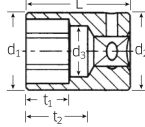

販売価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
カタログ価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40D-14
差込角	1/4"	対辺(mm)	14
外径	19.5mm	全長(L;mm)	24
ソケット部外径(d1; mm)	19.5	差込部外径(d2;mm)	19.5
ソケット奥内径(d3; mm)	13	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	10
最大奥行き(t2; mm)	14.7	重量	32g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.