
 


品番 : EA617XA-5

品名 : 1/4"DRx 5 mm ソケット

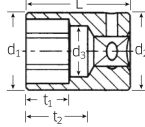

販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 19:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40D-5
差込角	1/4"	対辺(mm)	5
外径	7.9mm	全長	23mm
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	7.9
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	4
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	4.5	最大奥行き(t2;mm)	15
重量	9g		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.