

# 品番 : EA617XA-6


品名 : 1/4"DRx 6 mm ソケット



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/01/23 02:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



AS-drive • ダントンの角に当たるのを、この  
マークで避け丁寧にご名前を  
贈ることですべるのを防ぎ、  
トルクの伝達を確実化します。

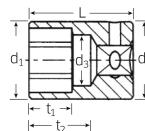

## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40D-6
差込角	1/4"	対辺(mm)	6
外径	9.2mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	9.2	差込部外径(d2;mm)	10.7
ソケット奥内径(d3; mm)	5	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	6
最大奥行き(t2;mm)	15	重量	9g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.