


品番：EA617XA-7

品名：1/4"DRx 7 mm ソケット



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/28 12:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

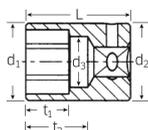

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40D-7
差込角	1/4"	対辺(mm)	7
外径	11mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	10.7	差込部外径(d2;mm)	10.7
ソケット奥内径(d3; mm)	6	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	6.5
最大奥行き(t2;mm)	13.4	重量	10g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.