


品番 : EA617XB-1

品名 : 1/4"DRx 3/16" ソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/28 19:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0384ページ | | |

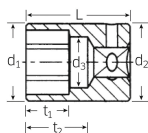

仕様

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------|
| メーカー | STAHLWILLE (スタビレー) | 型番 | 40AD-3/16 |
| 差边角 | 1/4" | 対辺 | 3/16" |
| 全長(L;mm) | 23 | ソケット部外径(d1; mm) | 7.6 |
| 差辺部外径(d2; mm) | 10.7 | ソケット奥内径(d3; mm) | 4 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 4.5 | 最大奥行き(t2; mm) | 15 |
| 重量 | 9g | | |
| 手締めに必要なローレット加工 | | | |
| 12角タイプ | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.