


品番 : EA617XB-4

品名 : 1/4"DRx 9/32" ソケット



販売価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/14 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		

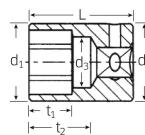

## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40AD-9/32
差込角	1/4"	対辺	9/32"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	10.7
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	6.6
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	6.5	最大奥行き(t2;mm)	13.2
重量	10g		

手締めに便利なローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

12角タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.