
 


品番 : EA617XB-7

品名 : 1/4"DRx 3/8" ソケット

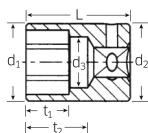

販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/26 16:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40AD-3/8
差込角	1/4"	対辺	3/8"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	13.7
差込部外径(d2; mm)	13.7	ソケット奥内径(d3; mm)	8.3
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	8	最大奥行き(t2; mm)	13.3
重量	16g		
手締め便利なローレット加工			
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.