


品番 : EA617XB-8

品名 : 1/4"DRx 7/16" ソケット



販売価格	1,630円(税抜) / 1,793円(税込)		
カタログ価格	1,630円(税抜) / 1,793円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/26 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

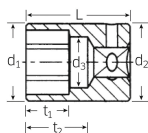

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40AD-7/16
差込角	1/4"	対辺	7/16"
手締めに便利なローレット加工			
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	15.8
差込部外径(d2;mm)	15.8	ソケット奥内径(d3; mm)	10
最大奥行き(t2;mm)	14.6	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9
重量	21g		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.