

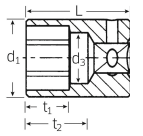


品番：EA617XC-10

品名：1/4"DRx 10mm ソケット

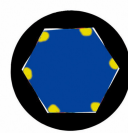

販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/20 17:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

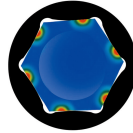

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-10
差边角	1/4"	対辺(mm)	10
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	14.3
差込部外径(d2; mm)	14.3	ソケット奥内径(d3; mm)	9
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	8	最大奥行き(t2; mm)	14.9
重量	17g		
六角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

代替品

	品番	EA617XA-10
	コメント	同 12角

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.