

品番：EA617XC-14




品名：1/4"DRx 14mm ソケット



販売価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
カタログ価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/28 10:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



SPECIFICATION	
品名	1/4"DRx14mmソケット
品番	EA617XC-14
メーカー	STAHLWILLE
材質	ステンレス鋼
重量	32g
全長	24mm
差込部外径	18.8mm
差込部内径	13mm
ボルト接触部内面奥行き	10mm
最大奥行き	14.7mm

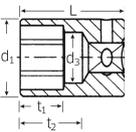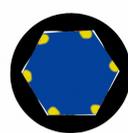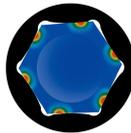

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-14
差込角	1/4"	対辺(mm)	14
全長(L;mm)	24	ソケット部外径(d1; mm)	18.8
差込部外径(d2; mm)	18.8	ソケット奥内径(d3; mm)	13
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	10	最大奥行き(t2; mm)	14.7
重量	32g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

代替品

	品番 EA617XA-14 コメント 同 12角
--	-----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.