

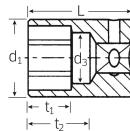
 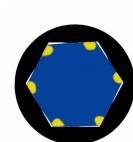


品番 : EA617XC-14

品名 : 1/4"DRx 14mm ソケット

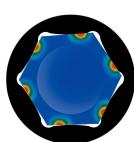

販売価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
カタログ価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/14 01:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-14
差込角	1/4"	対辺(mm)	14
全長(L;mm)	24	ソケット部外径(d1; mm)	18.8
差込部外径(d2;mm)	18.8	ソケット奥内径(d3; mm)	13
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	10	最大奥行き(t2;mm)	14.7
重量	32g		

6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

代替品

	品番 EA617XA-14 コメント 同 12角
--	-----------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.