

品番：EA617XC-3




品名：1/4"DRx 3 mm ソケット



販売価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
カタログ価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 16:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



SPECIFICATION	
品名	1/4"DRx3mmソケット
品番	EA617XC-3
メーカー	STAHLWILLE
材質	ステンレス鋼
重量	7g
全長	23mm
差込部外径	10.7mm
差込部内径	2.5mm
最大奥行き	15mm
差込角	1/4"

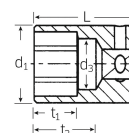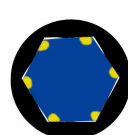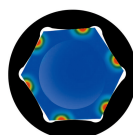

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40-3
差込角	1/4"	対辺	3mm
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	5.6
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	2.5
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	2	最大奥行き(t2; mm)	15
重量	7g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

手締め時に便利なローレット加工

代替品

	品番 EA618HK-3 コメント メーカーが異なります。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.