


品番 : EA617XC-4.5

品名 : 1/4"DRx4.5mm ソケット

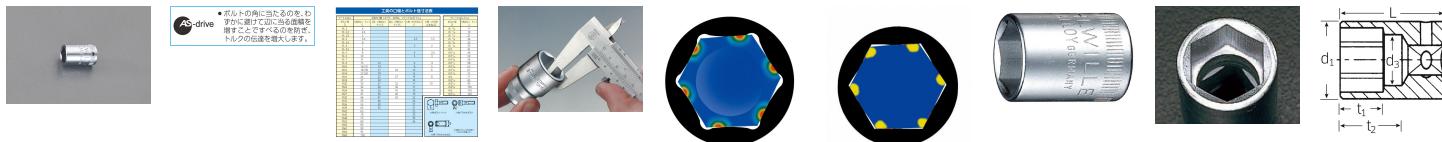

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,450円(税抜) / 1,595円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,450円(税抜) / 1,595円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/01/23 04:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0384ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------------|---------------|--------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40-4.5 |
| 差込角 | 1/4" | | |
| 手締め時に便利なローレット加工 | | | |
| 対辺 | 4.5mm | | |
| 6角タイプ | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット | | | |
| ソケット部外径(d1; mm) | 7.3 | 差込部外径(d2; mm) | 10.7 |
| ソケット奥内径(d3; mm) | 3.7 | 全長(L; mm) | 23 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 4 | 最大奥行き(t2; mm) | 15 |
| 重量 | 9g | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

