

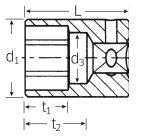


品番：EA617XC-4.5

品名：1/4"DRx4.5mm ソケット

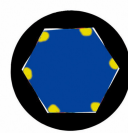

販売価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
カタログ価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

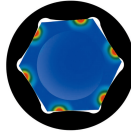

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-4.5
差込角	1/4"		
手締め時に便利なローレット加工			
対辺	4.5mm		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			
ソケット部外径(d1; mm)	7.3	差込部外径(d2; mm)	10.7
ソケット奥内径(d3; mm)	3.7	全長(L; mm)	23
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	4	最大奥行き(t2; mm)	15
重量	9g		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

