

品番：EA617XC-5




品名：1/4"DRx 5 mm ソケット



販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/28 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



SPECIFICATION	
品名	1/4"DRx5mmソケット
品番	EA617XC-5
メーカー	STAHLWILLE
材質	ステンレス
重量	9g
全長	23mm
対辺	5mm
ソケット部外径	7.9mm
ソケット部内径	4mm
最大奥行き	15mm
差込部外径	10.7mm
差込部内径	4mm
ボルト接触部内面奥行き	4.5mm

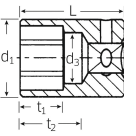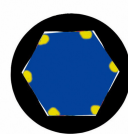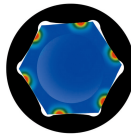

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-5
差込角	1/4"	対辺(mm)	5
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	7.9
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット内径(d3; mm)	4
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	4.5	最大奥行き(t2;mm)	15
重量	9g		

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

6角タイプ

代替品

	品番 EA617XA-5 コメント 12角
--	--------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.