

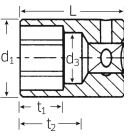


品番：EA617XC-5.5

品名：1/4"DRx5.5mm ソケット

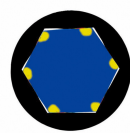


販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/18 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

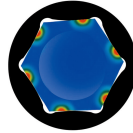

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-5.5
差边角	1/4"	対辺(mm)	5.5
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	8.5
差込部外径(d2; mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	4.5
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	6	最大奥行き(t2; mm)	15
重量	9g		
六角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

代替品

	品番 EA617XA-5.5 コメント 同 12角
--	------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.