

品番：EA617XC-8




品名：1/4"DRx 8 mm ソケット



販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/18 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



SPECIFICATION	
品名	1/4"DRx 8mmソケット
品番	EA617XC-8
メーカー	STAHLWILLE
材質	ステンレス鋼
全長	23mm
外径	12mm
差込部外径	11.6mm
差込部内径	7mm
最大奥行き	8mm
重量	11g

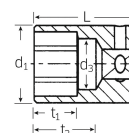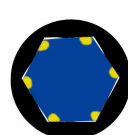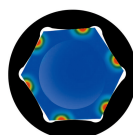

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40-8
差込角	1/4"	対辺(mm)	8
外径	12mm	全長	23mm
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	11.6
差込部外径(d2;mm)	11.6	ソケット奥内径(d3; mm)	7
最大奥行き(t2;mm)	8	重量	13.1
重量	11g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

代替品

	品番 EA617XA-8 コメント 同 12角
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.