

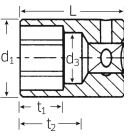


品番：EA617XC-9

品名：1/4"DRx 9 mm ソケット

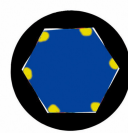


販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/18 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

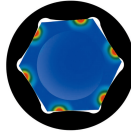

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-9
差边角	1/4"	対辺(mm)	9
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	12.8
差込部外径(d2; mm)	12.8	ソケット奥内径(d3; mm)	8
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	8	最大奥行き(t2; mm)	12.8
重量	14g		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

### 代替品

	品番 EA617XA-9 コメント 同 12角
--	----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.