

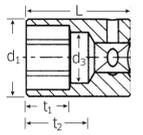


品番 : EA617XD-10

品名 : 1/4"DRx 1/2" ソケット

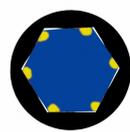

販売価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
カタログ価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 11:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

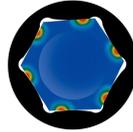

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40A-1/2
差込角	1/4"	対辺	1/2"
外径	18mm	全長	24mm
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	17.3
差込部外径(d2;mm)	17.3	ソケット奥内径(d3; mm)	11.5
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9.5	最大奥行き(t2;mm)	14.1
重量	27g		

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

6角タイプ

代替品

	品番 EA617XB-9 コメント 同 12角
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.