

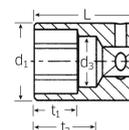


品番：EA617XD-11

品名：1/4"DRx 9/16" ソケット

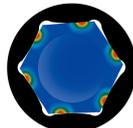

販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

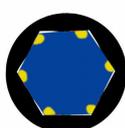

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40A-9/16
差边角	1/4"	対辺	9/16"
全長(L;mm)	24	ソケット部外径(d1; mm)	18.8
差込部外径(d2; mm)	18.8	ソケット奥内径(d3; mm)	13.1
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	10	最大奥行き(t2; mm)	14.7
重量	31g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

代替品

	品番 EA617XB-10 コメント 同 12角
--	-----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.