

品番 : EA617XD-11




品名 : 1/4"DRx 9/16" ソケット



販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/25 22:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



AS-drive • ぜんとの角に当たるのを、の
うで避けたときに、かみ合いで
押すことによって、すべてのを防ぎ、
トルクの伝達を増大します。

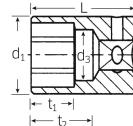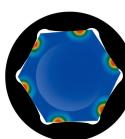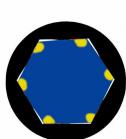

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40A-9/16
差込角	1/4"	対辺	9/16"
全長(L;mm)	24	ソケット部外径(d1; mm)	18.8
差込部外径(d2;mm)	18.8	ソケット奥内径(d3; mm)	13.1
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	10	最大奥行き(t2;mm)	14.7
重量	31g		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

代替品

	品番 EA617XB-10 コメント 同 12角
--	-----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.