


品番 : EA617XD-1C

品名 : 1/4"DRx 5/32" ソケット

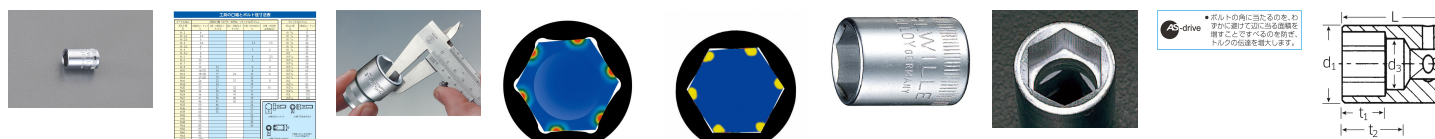

販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 11:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40A-5/32
差込角	1/4"	対辺(インチ)	5/32
外径	6.7mm		
6角タイプ			
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	6.7
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	3.2
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	3.5	最大奥行き(t2;mm)	15
重量	9g		
手締め時に便利なローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

