

品番：EA617XD-3





品名：1/4"DRx 7/32" ソケット



販売価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
カタログ価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/22 11:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り取って面に当る面積を増やすことにより、より広いボルトの角との接触を増大します。

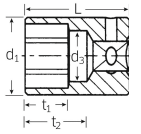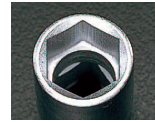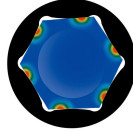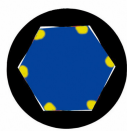

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40A-7/32
差込角	1/4"	対辺	7/32"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	8.6
差込部外径(d2; mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	5
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	6	最大奥行き(t2; mm)	15
重量	9g		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

代替品

	品番 EA617XB-2 コメント 同 12角
--	----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.