

品番：EA617XD-8





品名：1/4"DRx 3/8" ソケット



販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/22 11:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		




AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り取って角に当たる面積を増やすことにより、ボルトの応力を増大させます。

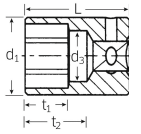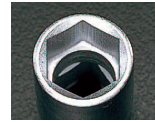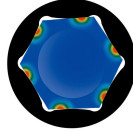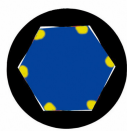

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40A-3/8
差込角	1/4"	対辺	3/8"
重量	16g	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	13.7	差込部外径(d2;mm)	13.7
ソケット奥内径(d3; mm)	8.3	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	8
最大奥行き(t2;mm)	13.3		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

代替品

	品番 EA617XB-7 コメント 同 12角
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

