 

 


品番 : EA617XE-11

品名 : 1/4"DRx 11mm [HPQ]ディープソケット

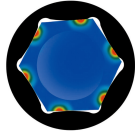

販売価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
カタログ価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 11:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



#### 仕様


メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40L-11
差込角	1/4"	対辺(mm)	11
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	15.5
ソケット奥内径(d3; mm)	10	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	10.5
最大奥行き(t2; mm)	41.6	重量	43g

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRディープソケット

手締めに便利なローレット加工

#### 代替品

	品番 EA617XG-11 コメント 同 12ポイント
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

