


品番 : EA617XE-12

品名 : 1/4"DRx 12mm [HPQ]ディーブソケット

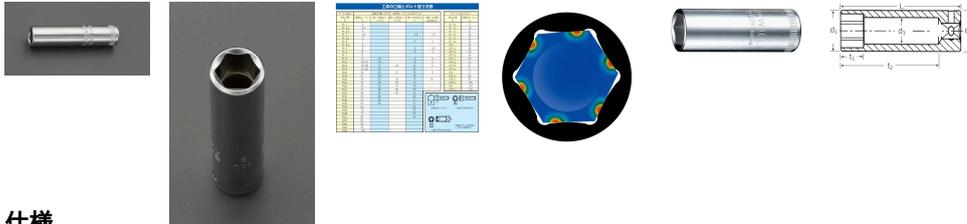

販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/25 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40L-12
差込角	1/4"	対辺(mm)	12
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	16.5
差込部外径(d2; mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	11
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	12	最大奥行き(t2; mm)	41.3
重量	49g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディーブソケット

手締めに必要なローレット加工

代替品

	品番	EA617XG-12
	コメント	同 12 <sup>°</sup> イト

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.