


品番 : EA617XE-13

品名 : 1/4"DRx 13mm [HPQ]ディーブソケット

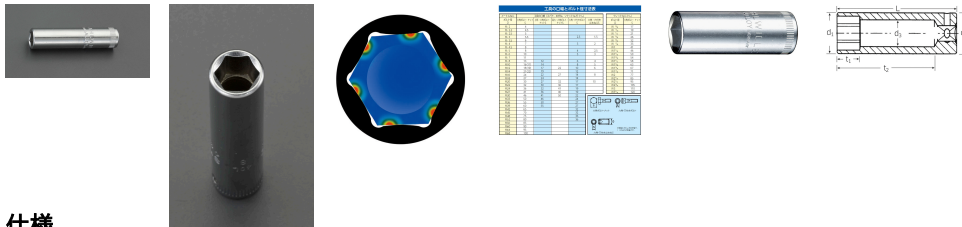

販売価格	4,470円(税抜) / 4,917円(税込)		
カタログ価格	4,470円(税抜) / 4,917円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/22 11:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様


メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40L-13
差込角	1/4"	対辺(mm)	13
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	17.8
差込部外径(d2; mm)	17.8	ソケット奥内径(d3; mm)	12
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	12	最大奥行き(t2; mm)	41
重量	56g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディーブソケット

手締めに便利なローレット加工

代替品

	品番	EA617XG-13
	コメント	同 12 ^ホ イト

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.