 

 


品番：EA617XE-5.5

品名：1/4"DRx5.5mm [HPQ]ディーブソケット

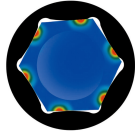

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,600円(税抜) / 5,060円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,600円(税抜) / 5,060円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/22 11:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0384ページ | | |



仕様


| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40L-5.5 |
| 差込角 | 1/4" | 対辺(mm) | 5.5 |
| 全長(L;mm) | 50 | ソケット部外径(d1; mm) | 8.5 |
| 差込部外径(d2; mm) | 10.7 | ソケット奥内径(d3; mm) | 4.5 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 6 | 最大奥行き(t2; mm) | 42 |
| 重量 | 17g | | |

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディーブソケット

手締めに便利なローレット加工

代替品

| | | |
|--|------|----------------------|
|  | 品番 | EA617XG-5.5 |
| | コメント | 同 12 ^ホ イト |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.