


品番 : EA617XE-7

品名 : 1/4"DRx 7 mm [HPQ]ディープソケット

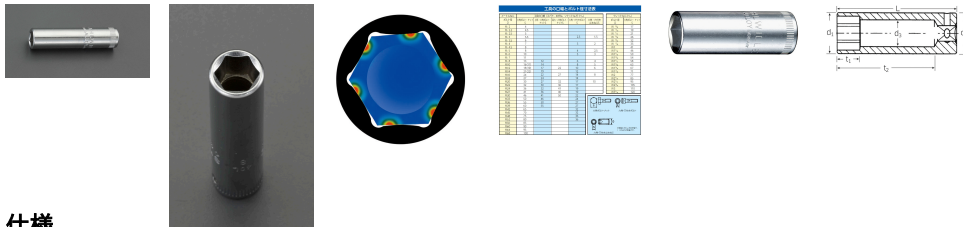

販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 11:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様


メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40L-7
差込角	1/4"	全長(L;mm)	50
ソケット部外径(d1; mm)	10.7	差込部外径(d2;mm)	10.7
ソケット奥内径(d3; mm)	6	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	6.5
最大奥行き(t2;mm)	40.9	重量	24g

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRディープソケット

手締め便利なローレット加工

代替品

	品番 EA617XG-7 コメント 同 12ポイント
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

