


品番 : EA617XE-8

品名 : 1/4"DRx 8 mm [HPQ]ディープソケット

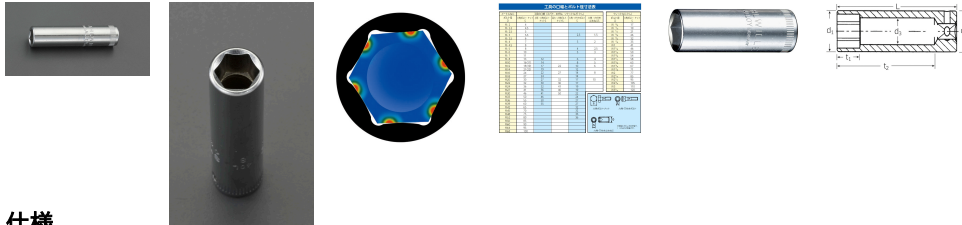

販売価格	4,370円(税抜) / 4,807円(税込)		
カタログ価格	4,370円(税抜) / 4,807円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40L-8
差込角	1/4"	対辺(mm)	8
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	11.6
差込部外径(d2; mm)	11.6	ソケット奥内径(d3; mm)	7
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	8	最大奥行き(t2; mm)	40.1
重量	27g		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディープソケット			
手締めに便利なローレット加工			

代替品

	品番	EA617XG-8
	コメント	同 12 <sup>ホ</sup> イト

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.