
 


品番 : EA617XM-301

品名 : 1/4"DR/#1 [Pozidriv]ビットソケット

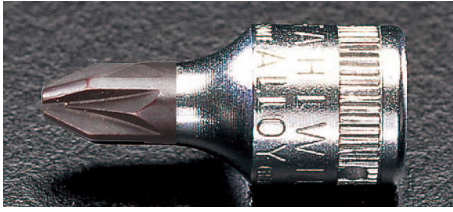

販売価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/04 23:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0383ページ		



ポジドライブとは  
十字穴に交差する形で溝が付けられた  
ねじ穴のことです。回転に対する抵抗  
が強いという利点がある一方で、  
溝が鋭利なため切削力が増え、  
ドリルビットの寿命が短くなります。

寸法表

#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	44PZ-1
差込角	1/4"	サイズ	#1
全長(L1;mm)	28	軸長(L2;mm)	16
ソケット部外径(d;mm)	11.6	サイズ(#)	1
重量(g)	10		

軸長の短いポジドライブビットソケット

手締め時に便利なローレット加工

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.