
 


品番 : EA617YA-11

品名 : 3/8"DRx11mm ソケット

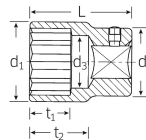

販売価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/22 14:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45-11
差边角	3/8"	対辺(mm)	11
外径	15.6mm	全長	27mm
全長(L;mm)	27	ソケット部外径(d1; mm)	15.6
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	10
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	8.5	最大奥行き(t2;mm)	13.7
重量(g)	21		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.