

品番 : EA617YA-17

品名 : 3/8"DRx17mm ソケット




販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/22 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



AS-drive  
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り取って角に当る面を減らすことで、より広い面での接触を確保し、トルクの伝達を増大します。

HPQ  
●高強度、高剛性の炭素鋼合金鋼を使用することで、耐打撃性の向上と耐磨耗性を向上させます。(High-Performance Quality)

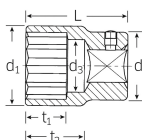

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45-17
差边角	3/8"	対辺(mm)	17
全長(L;mm)	31	ソケット部外径(d1;mm)	23
差込部外径(d2;mm)	19	ソケット奥内径(d3;mm)	16
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	12.5	最大奥行き(t2;mm)	18.6
重量(g)	44		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRソケット

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.