
 


品番 : EA617YA-20

品名 : 3/8"DRx20mm ソケット

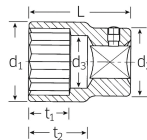

販売価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
カタログ価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/22 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLLWILLE (スタビレー)	型番	45-20
差边角	3/8"	対辺(mm)	20
全長(L;mm)	34	ソケット部外径(d1; mm)	26.2
差込部外径(d2; mm)	20	ソケット奥内径(d3; mm)	19
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	15.5	最大奥行き(t2; mm)	20.7
重量(g)	51		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.