
 


品番 : EA617YA-24

品名 : 3/8"DRx24mm ソケット

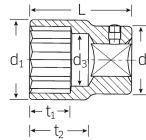

販売価格	3,620円(税抜) / 3,982円(税込)		
カタログ価格	3,620円(税抜) / 3,982円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/22 14:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45-24
差边角	3/8"	対辺(mm)	24
全長(L;mm)	35	ソケット部外径(d1;mm)	31.5
差込部外径(d2;mm)	24	ソケット奥内径(d3;mm)	21
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	18	最大奥行き(t2;mm)	21.2
重量(g)	92		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRソケット			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.