
 


品番 : EA617YA-9

品名 : 3/8"DRx 9mm ソケット

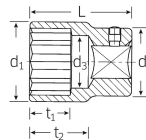

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,180円(税抜) / 2,398円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,180円(税抜) / 2,398円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/04/22 12:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ                      |      |   |



### 仕様

|  |                   |                 |      |
|--|-------------------|-----------------|------|
| メーカー                                     | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番              | 45-9 |
| 差边角                                      | 3/8"              | 対辺(mm)          | 9    |
| 全長(L;mm)                                 | 25                | ソケット部外径(d1; mm) | 13   |
| 差込部外径(d2; mm)                            | 16.5              | ソケット奥内径(d3; mm) | 8    |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)                      | 7                 | 最大奥行き(t2; mm)   | 13.5 |
| 重量(g)                                    | 19                |                 |      |
| 12角タイプ                                   |                   |                 |      |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット |                   |                 |      |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.