

品番：EA617YB-1

品名：3/8"DRx 1/4" ソケット



販売価格	2,260円(税抜)／2,486円(税込)		
カタログ価格	2,260円(税抜)／2,486円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/15 13:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		




AS-drive

●ボルトの角に当たるのを、わずかに磨き、角に当る面積を増やすことで、より有効なトルクの伝達を確保します。

HPQ

●高品質、高剛性の合金鋼を使用する事で、耐久性と精度を向上させています。
(High-Performance Quality)

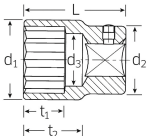

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	45A-1/4
差込角	3/8”	対辺	1/4”
全長(L;mm)	24	ソケット部外径(d1; mm)	9.7
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	5.2
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	6	最大奥行き(t2;mm)	12.5
重量(g)	18		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRソケット			