


品番 : EA617YB-10

品名 : 3/8"DRx 3/4" ソケット



販売価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
カタログ価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/22 23:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		

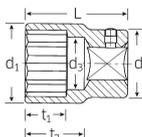

## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	45A-3/4
差边角	3/8"	対辺	3/4"
全長(L;mm)	32	ソケット部外径(d1; mm)	25.2
差込部外径(d2; mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	18
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	15.9	最大奥行き(t2; mm)	19
重量(g)	41		

2角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.